 



品番：EA469WA-30

品名：3" 圧着ソケット(漏れ止め用)



販売価格	24,000円(税抜)／26,400円(税込)		
カタログ価格	24,000円(税抜)／26,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/07 10:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1104ページ		

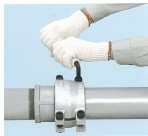

品名	EA469WA-30
規格	3" 圧着ソケット(漏れ止め用)
材質	ダクタイル鋳鉄(FCD450)
重量	3.9kg
寸法	D1:105mm D2:133mm D3:89mm D4:121mm W:189mm L:80mm
使用六角レンチ	12mm

仕様

メーカー	児玉工業	型番	S80A
用途	鋼管とチーズ、エルボ、ソケットなど継手のねじ切り部分からの漏水や、鋼管直管に発生したピンホールの漏水を緊急補修します	呼び径	80(3")
耐圧	2MPa(20kgf/cm ²)	耐熱温度	-30℃～130℃
使用流体	水・湯・オイル・蒸気	材質	本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450) パッキン:ニトリルゴム(特殊耐熱剤配合)
サイズ	D1:105mm D2:133mm D3:89mm D4:121mm W:189mm L:80mm	重量	3.9kg
使用六角レンチ	12mm		

継手部、直管部用

水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに最適。

●設備稼働を止めず、不断水で配管漏水補修が可能
パイプの中身を抜かずに設備運転中でも漏水補修が可能！
(設備停止やエア抜き等も不要)

●突発的な漏水にも5～10分で緊急補修
取り付けや締め込みはねじを締めるだけの緊急補修が可能

●配管の様々な個所にも対応

直管部はもちろん、継手（ソケット・エルボ・チーズなど）との接続部も簡単に漏水補修が可能

●幅広い使用温度範囲

使用温度範囲は-30℃～130℃。冷凍用から蒸気まで使用可能！

六角レンチとパイプハンドルが付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.