


品番：EA470BF-4

品名：Rc1/2" ボールバルブ (ROHS指令対応/真鍮製)



販売価格	2,550円(税抜) / 2,805円(税込)		
カタログ価格	2,550円(税抜) / 2,805円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 23:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1061ページ		

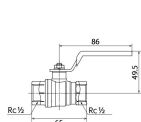

適用材料	黄銅 (C36040)
ハンドル	ポリプロピレン (PP)
ボール	黄銅 (C36040)
シール	PTFE
ボルト	ステンレス鋼 (SUS304)
ナット	ステンレス鋼 (SUS304)
ワッシャー	ステンレス鋼 (SUS304)
スペアパーツ	黄銅 (C36040)

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	G-FF-13
呼び径	13	取付ねじ	Rc1/2"
全長	65mm	最小内径	15.5mm
使用流体	冷温水・不凍液・油・エア・ガス(可燃性・毒性以外)	最高許容圧力(使用温度範囲)	2.8MPa(-15~100℃) 0.5MPa(~150℃)
流量(CV値)	17	材質	真鍮

呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適

RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用

埋設不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.