

品番：EA470CD-10

品名：1" グローブバルブ(フランジ型)




販売価格	25,000円(税抜)／27,500円(税込)		
カタログ価格	25,000円(税抜)／27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/21 08:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



品番	材質	口径	圧力	重量
EA470CD-10	SCS13A	1"	10K	2.69kg

品番	材質	口径	圧力	重量
EA470CD-10	SCS13A	1"	10K	2.69kg

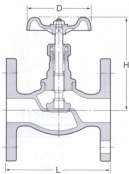

仕様

材質	ボディ:SCS13A、ボンネット:SCS13A、ステム:SUS304+ハードCrめっき、ジスク:SUS304、パッキン:膨張黒鉛+PTFE編組、ハンドル:ADC12	最高圧力	清流水(120℃以下):1.4MPa、蒸気・空気・ガス・油(※)(150℃以下):1.1MPa、蒸気・空気・ガス・油(※)(180℃以下):1.0MPa
※注意	可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可	接続	フランジ接続(JIS B2220 10K)
クラス	10K	呼び	25(1")
サイズ	L:108mm、H(全開):119mm、D:80mm	重量	2.69kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.