


品番 : EA470CR-12

品名 : G 3/8" x Rc3/8"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル



販売価格	5,960円(税抜) / 6,556円(税込)		
カタログ価格	5,960円(税抜) / 6,556円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/19 19:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

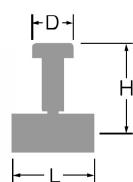

#### 仕様

メーカー	キツツ(KITZ)	型番	BCGVL-10A
最高使用圧力	-29~80°Cの水・油・空気: 2.8MPa	材質	ボディ: 青銅鋳物(CAC406C) ステム: 黄銅(C3604)
ねじサイズ	G3/8" x Rc3/8"	接続形状	テーパーメねじ×平行めねじ
クラス	20K		

圧力計用ニードルバルブ

丸形ロングハンドル

※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません

#### 代替品

	品番 EA470CR-2 コメント スタンダードハンドル
--	---------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

