


品番 : EA470CR-13

品名 : G 1/2"xRc1/2"ニードルバルブ (圧力計/ロングハンドル)

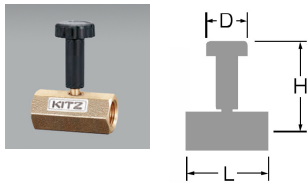

販売価格	5,690円(税抜) / 6,259円(税込)		
カタログ価格	5,690円(税抜) / 6,259円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 21:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0756ページ1024ページ		



仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	BCGVL-15A
最高使用圧力	-29~80℃の水・油・空気:2.8MPa	材質	ボディ:青銅鑄物(CAC406C) ステム:黄銅(C3604)
ねじサイズ	G1/2"×Rc1/2"	接続形状	テーパめねじ×平行めねじ
クラス	20K		
圧力計用ニードルバルブ			
丸形ロングハンドル			
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.