



品番 : EA470E-24

品名 : 2・1/2" ロックレバー式ダンパー

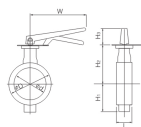

販売価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
カタログ価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 02:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1063ページ		

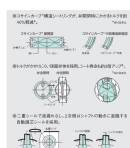

メーカー	巴バルブ	型番	700G-1T-2
ロックレバー式			
呼び径	65A(2・1/2")	最高温度範囲	-10~80℃
材質	本体:FCD450、弁体:SCS14	最高使用圧力	1.0MPa
適用フランジ	5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)	使用温度範囲	-10~80℃

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.