

品番：EA470VB-15A


品名：# 15 ボールバルブ(コソパ°外型)



販売価格	2,880円(税抜) / 3,168円(税込)		
カタログ価格	2,880円(税抜) / 3,168円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/04 04:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1052ページ		



品番	EA470VB-15A
品名	# 15 ボールバルブ(コソパ°外型)
仕様	
ボディア材質	U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
シール材質	シート: PTFE Oリング: EPDM
最大許容圧力(常温)	1.0MPa(10.2kgf/cm ²)
流体温度	0~50℃
呼び径(塩ビ管)	15
全長	79mm
適合管外径	22.11mm

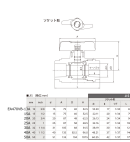

仕様

ボディア材質	U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)	シール材質	シート: PTFE Oリング: EPDM
最大許容圧力(常温)	1.0MPa(10.2kgf/cm ²)	流体温度	0~50℃
呼び径(塩ビ管)	15	全長	79mm
適合管外径	22.11mm		
構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適			
球体の弁体により、流路がストレートで流体抵抗が極めて小さい(優れた水特性)			
熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配が少ない			
シートはPTFEを採用しているため、耐食性、耐薬品性、耐摩耗性に優れている			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.