


品番：EA470VB-20A

品名：# 20 ボールバルブ(コンパ°外型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,470円(税抜) / 3,817円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,470円(税抜) / 3,817円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/04 04:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1052ページ | | |

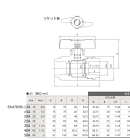

仕様

| | | | |
|--|----------------------------------|-------|-----------------------|
| ボディ材質 | U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂) | シール材質 | シート:PTFE Oリング:EPDM |
| 最大許容圧力(常温) | 1.0MPa(10.2kgf/cm ²) | 流体温度 | 0~50℃ |
| 呼び径(塩ビ管) | 20 | 全長 | 94mm |
| 適合管外径 | 26.13mm | 接続規格 | ソケット形 |
| 構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適 | | | |
| 球体の弁体により、流路がストレートで流体抵抗が極めて小さい(優れた水特性) | | | |
| 熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配が少ない | | | |
| シートはPTFEを採用しているため、耐食性、耐薬品性、耐摩耗性に優れている | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.