


品番：EA470VB-20A

品名：# 20 ボールバルブ(コソパ°外型)

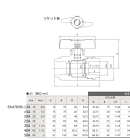

販売価格	3,470円(税抜) / 3,817円(税込)		
カタログ価格	3,470円(税抜) / 3,817円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/04 18:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1052ページ		



#### 仕様

ボディ材質	U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)	シール材質	シート:PTFE Oリング:EPDM
最大許容圧力(常温)	1.0MPa(10.2kgf/cm <sup>2</sup> )	流体温度	0~50℃
呼び径(塩ビ管)	20	全長	94mm
適合管外径	26.13mm	接続規格	ソケット形
構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適			
球体の弁体により、流路がストレートで流体抵抗が極めて小さい(優れた水特性)			
熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配が少ない			
シートはPTFEを採用しているため、耐食性、耐薬品性、耐摩耗性に優れている			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.