

品番：EA470VB-30A


品名：# 30 ボールバルブ(コソパ°外型)



販売価格	5,860円(税抜) / 6,446円(税込)		
カタログ価格	5,860円(税抜) / 6,446円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 19:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1052ページ		



品番	EA470VB-30A
品名	# 30 ボールバルブ(コソパ°外型)
材質	U-PVC
口径	30
全長	121
重量	0.15
最大許容圧力	1.0
流体温度	0~50
接続規格	ソケット形
シート材質	PTFE
リング材質	EPDM
構造	ボールバルブ
特徴	コンパクト、軽量化、流体抵抗が小さい

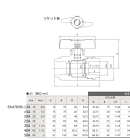

仕様

ボディ材質	U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)	シール材質	シート:PTFE Oリング:EPDM
最大許容圧力(常温)	1.0MPa(10.2kgf/cm ²)	流体温度	0~50℃
呼び径(塩ビ管)	30	全長	121mm
適合管外径	38.19mm	接続規格	ソケット形

構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適

球体の弁体により、流路がストレートで流体抵抗が極めて小さい(優れた水特性)

熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配が少ない

シートはPTFEを採用しているため、耐食性、耐薬品性、耐摩耗性に優れている

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.