

品番：EA470VB-40A


品名：# 40 ボールバルブ(コンパ°外型)



販売価格	8,660円(税抜) / 9,526円(税込)		
カタログ価格	8,660円(税抜) / 9,526円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/04 03:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1052ページ		



品番	EA470VB-40A
品名	# 40 ボールバルブ(コンパ°外型)
材質	U-PVC
口径	40
全長	146
重量	0.15
圧力	1.0
温度	0~50
接続	ソケット形
シート	PTFE
リング	EPDM
特徴	球体の弁体により、流路がストレートで流体抵抗が極めて小さい(優れた水特性)
注意	熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配が少ない
備考	シートはPTFEを採用しているため、耐食性、耐薬品性、耐摩耗性に優れている

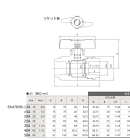

仕様

ボディ材質	U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)	シール材質	シート:PTFE Oリング:EPDM
最大許容圧力(常温)	1.0MPa(10.2kgf/cm ²)	流体温度	0~50℃
呼び径(塩ビ管)	40	全長	146mm
適合管外径	48.21mm	接続規格	ソケット形
構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適			
球体の弁体により、流路がストレートで流体抵抗が極めて小さい(優れた水特性)			
熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配が少ない			
シートはPTFEを採用しているため、耐食性、耐薬品性、耐摩耗性に優れている			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.