


品番 : EA471CE-25A

品名 : #25 伸縮ジョイント

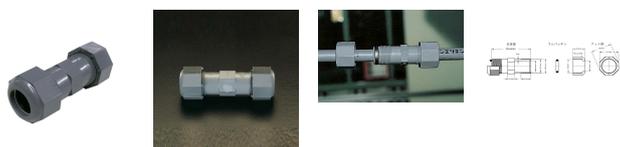

販売価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
カタログ価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/18 16:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1051ページ		



#### 仕様

用途	JIS K 6741 (硬質ポリ塩化ビニル管) VP管・VU管の補修用としてご使用下さい。	呼び径	25
耐熱温度	使用適正限界温度: 50℃まで 最高限界温度: 80℃まで	耐圧(流水)	0.35MPa
材質	本体、ナット: 硬質塩化ビニール ゴムリング: 天然ゴム(NR)		

接着剤不要で締め付けただけで、強力で管同士を結合できます。

#### 使用上の注意

- 1) 本製品は補修用です。恒久的には使用しないで下さい。
- 2) 製品には管の抜け防止機能はありません。施工時は離脱防止を行って下さい。
- 3) 本製品は硬質ポリ塩化ビニル管用の継手です。異種管との接続には使用しないで下さい。
- 4) 施工時には、温度差による熱伸縮、地盤沈下等による事故防止の対策をして下さい。

※給水・飲料水用途には使用しないでください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.