

 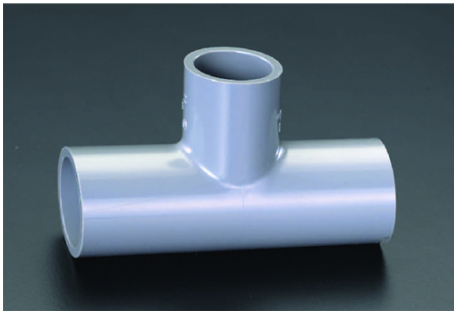


品番：EA471CH-6

品名：#40x#25 異径チーズ

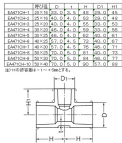

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 395円(税抜)／ 435円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 395円(税抜)／435円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 11 (2026/02/19 23:46現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0035ページ1050ページ                |      |   |



仕様

|                                                |          |     |       |
|------------------------------------------------|----------|-----|-------|
| 材質                                             | 硬質塩化ビニール | 呼び径 | 40×25 |
| 耐食性に優れており、腐食の心配など不要です。                         |          |     |       |
| 内面は平滑であるため、摩擦係数が小さく、スケールの付着も少なく、流量抵抗の小さいパイプです。 |          |     |       |
| 弾性に富んでいるため、地震の際などには効果的強度を発揮します。                |          |     |       |
| 材質が安定し、塩ビの中では最高の耐候性を示しています。                    |          |     |       |
| 絶縁体ですから、漏電などの心配がいりません。                         |          |     |       |
| 自然性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。                   |          |     |       |
| 鉄の1/6、アルミの約1/2と軽く、扱いが簡単です。                     |          |     |       |
| 配管材料の中では、価格・工事が安く、ライフも半永久的ですので非常に経済性に優れています。   |          |     |       |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.