


品番 : EA471CP-16

品名 : #16/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本)

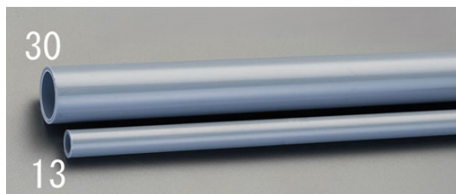

販売価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)		
カタログ価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/06 13:30現在)		
商品入数	2	販売単位	束
カタログページ	0035ページ1050ページ1406ページ		



品番	EA471CP-16
品名	#16/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本)
販売価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)
カタログ価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/06 13:30現在)
商品入数	2
販売単位	束
カタログページ	0035ページ1050ページ1406ページ

#### 仕様

呼び径(塩ビ管)	16	基準外径	22mm
基準厚み	3.0mm	全長	2m
材質	硬質塩化ビニール	最高使用圧力(静水圧)	0.75MPa
入数	2本		

JIS K 6741

耐食性に優れており、腐食の心配など不要です。

弾性に富み、機械的強度が大きいです。

塩ビの中では最高の耐候性です。

内面が平滑であり摩擦係数が小さく、またスケールの付着も少なく流量抵抗の小さいパイプです。

電気絶縁性に優れています。

衛生的です。

自燃性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。

鉄の約1/6、アルミの約1/2と軽く取り扱いが簡単です。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.