
 


品番 : EA471CP-25

品名 : #25/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本)

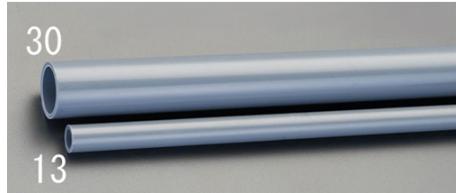

販売価格	3,720円(税抜) / 4,092円(税込)		
カタログ価格	3,720円(税抜) / 4,092円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2025/12/16 12:22現在)		
商品入数	2	販売単位	束
カタログページ	0035ページ1092ページ1455ページ		



## 仕様

材質	硬質塩化ビニル	全長	2m
最高使用圧力(静水圧)	0.75MPa	呼び径	25
基準外径	32mm	基準厚み	3.5mm
入数	2本		

耐食性に優れており、腐食の心配など不要です。

弾性に富み、機械的強度が大きいです。

塩ビの中では最高の耐候性です。

内面が平滑であり摩擦係数が小さく、またスケールの付着も少なく流量抵抗の小さいパイプです。

電気絶縁性に優れています。

衛生的です。

自燃性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。

鉄の約1/6、アルミの約1/2と軽く取り扱いが簡単です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

