


品番：EA475AJ-636B

品名：361x4.7mm 結束バンド(再結束/耐候/100本)

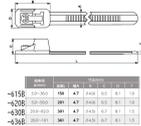

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,330円(税抜) / 4,763円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,330円(税抜) / 4,763円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/03/27 06:40現在) |      |   |
| 商品入数    | 100                          | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1116ページ                      |      |   |



ナイロン66とは  
ポリアミド系樹脂の中では熱安定性が高く、  
エンジニアリングで用いられる際に優れた  
ナイロン66は、その優れた機械的強度や  
耐熱性、耐候性に優れています。

### 仕様

|         |                 |        |            |
|---------|-----------------|--------|------------|
| メーカー    | ヘラマンタイトン        | 型番     | ORF360-S-W |
| 商品名     | アウトレバーリピータイプ    | 結束径    | φ 20~101mm |
| 全長      | 361mm           | 幅      | 4.7mm      |
| 厚み      | 1.5mm           | 使用温度範囲 | -40~85℃    |
| ループ引張強度 | 135N (13.77kgf) | 色      | 黒          |
| 材質      | ナイロン66          | 入数     | 100本       |

・片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ  
取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。

・取り外しやすさを重視した結束バンド  
取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。

レバーは丸みを持たせた押しやすいデザイン

細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適

屋内外用、紫外線の当たる場所でも使用可能

RoHS指令適合品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.