


品番 : EA475AJ-8

品名 : 80x 2.2mm 結束バンド(耐候性/100本)

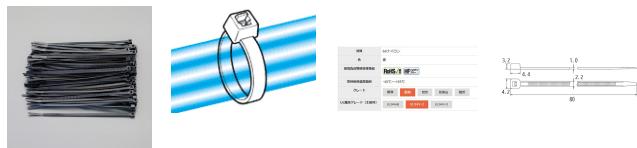

販売価格	240円(税抜)／264円(税込)		
カタログ価格	240円(税抜)／264円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/01/22 06:36現在)		
商品入数	100	販売単位	pk
カタログページ	1116ページ		



## 仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	AB80-W
全長	80mm	幅	2.2mm
厚み	1.0mm	最大径	16mm
最小径	1.0mm	ループ引張強度	8.16kgf
使用温度範囲	-40～85°C	材質	ナイロン66
色	黒	入数	100本

屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。

横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能

UL規格認定品

RoHS適合品

## 代替品

A photograph showing a stack of black zip ties, identical to the ones in the main product image. Below it, the text "100本入り" (100 pieces) is printed.	品番 EA475B-75 コメント メーカー違い、75x2.4mm 100本
---	---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.