


品番：EA475AV-200

品名：203x3.4mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)

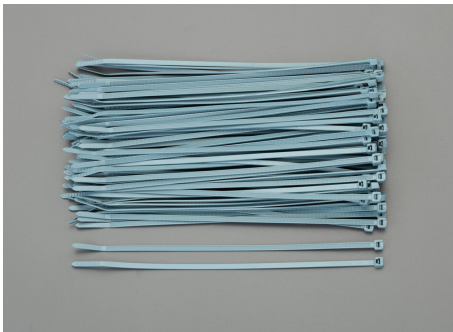

|         |                              |      |    |  |
|---------|------------------------------|------|----|--|
| 販売価格    | 4,130円(税抜)／4,543円(税込)        |      |    |  |
| カタログ価格  | 4,130円(税抜)／4,543円(税込)        |      |    |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/06/13 20:57現在) |      |    |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | PK |  |
| カタログページ |                              |      |    |  |



仕様

|         |                   |        |           |
|---------|-------------------|--------|-----------|
| メーカー    | バンドウイット (PANDUIT) | 型番     | PLT2I-C86 |
| 材質      | ナイロン66            | 全長     | 203mm     |
| 幅       | 3.4mm             | 厚み     | 1.2mm     |
| 最大径     | φ51mm             | 入数     | 100本      |
| ループ引張強度 | 178N(18.2kg)      | 使用温度範囲 | −40〜85℃   |

金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。

食品・飲料・医療品製造現場での異物混入対策に効果を発揮します。

ハッキリと目立つ青色のため、工場などの製造現場で目立ちやすく、視認性に優れています。

代替品

|  |      |                |
|--|------|----------------|
|  | 品番   | EA475AV-20     |
|  | コメント | 全長203mm 幅4.6mm |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

