



品番：EA475B-265

品名：265x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)

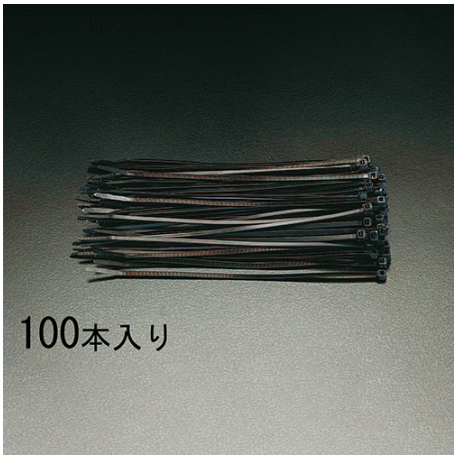

販売価格	905円(税抜)／ 996円(税込)		
カタログ価格	905円(税抜)／996円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/18 06:04現在)		
商品入数	100	販売単位	袋
カタログページ	1159ページ		

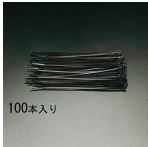

仕様

全長(mm)	265	幅(mm)	3.6
厚み(mm)	1.4±0.25	最大径(mm)	73
入数(本)	100	ループ引張強度(kgf)	18
材質	ナイロン66	使用温度範囲	−40〜85°

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。

代替品

	品番 EA475B-200W コメント 全長:203mm
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.