


品番：EA475B-550

品名：550x 8.0mm 結束バンド(耐候性/100本)

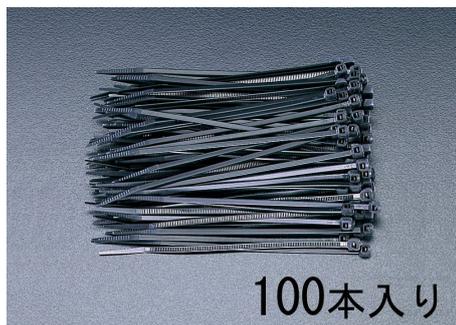

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,300円(税抜) / 11,330円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 10,300円(税抜) / 11,330円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 71 (2026/05/17 10:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 100                           | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1114ページ                       |      |   |



※本製品は、耐候性を向上させるためにカーボン粒子を添加しています。そのため、通常のナイロン66よりも硬く、脆い特性があります。また、カーボン粒子の添加により、耐紫外線性能が向上しています。

#### 仕様

|        |         |         |        |
|--------|---------|---------|--------|
| 全長     | 550mm   | 幅       | 8.0mm  |
| 厚み     | 2.0mm   | 最大径     | 147mm  |
| 最小径    | 15mm    | ループ引張強度 | 53kgf  |
| 使用温度範囲 | -40~85℃ | 材質      | ナイロン66 |
| 入数     | 100本    |         |        |

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.