



品番：EA475FB-28A

品名：280mm 結束バンド(耐侯性/手切りタイプ / 20本)

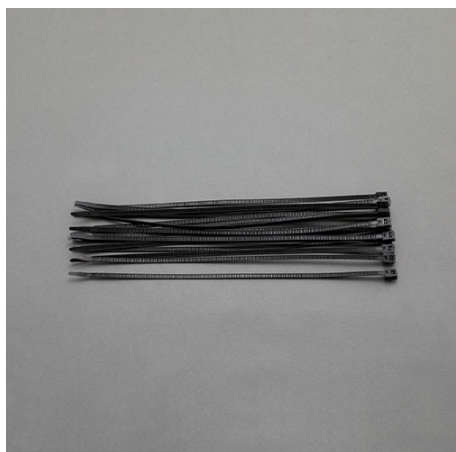

販売価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
カタログ価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/28 13:06現在)		
商品入数	20	販売単位	PACK
カタログページ			

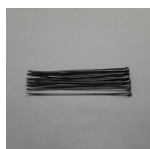

仕様

全長	280mm	幅	4.3mm
厚み	1.4mm	最大径	76.2mm
ループ引張強度	22.6kg	材質	ナイロン66
色	黒	使用可能温度	0~85℃
入数	20本		
ヘッド部分のカッティング刃で素早くきれいに切断可能			
ギザギザの切り残しもなく切り口によるケガを防止します			
耐侯性(紫外線耐性)の黒色ナイロン66仕様			
切断工具不要			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.