


品番 : EA475FT-10

品名 : 100x 2.4mm 結束バンド(高耐候性/10本)

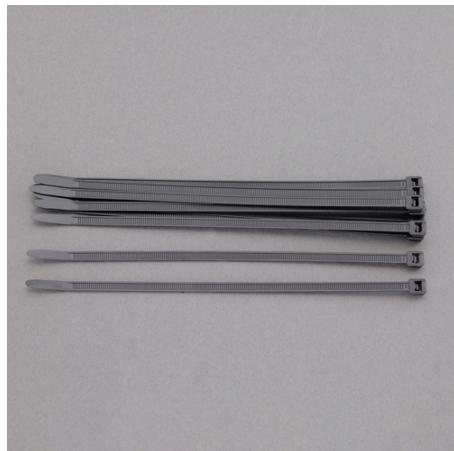

販売価格	165円(税抜)／182円(税込)		
カタログ価格	165円(税抜)／182円(税込)		
在庫数	最新在庫: 50 (2025/12/17 16:12現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1160ページ		



仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	TDK-100
用途	太陽光パネル架台でのケーブル配線・固定に最適な対候性結束バンド	全長	100mm
幅	2.4mm	厚み	1.1mm
最大結束径	22mm	ループ引張強度	8kgf
材質	11ナイロン	使用温度範囲	-40～100°C
難燃規格	UL94 HB(ナイロン)	入数	10本

ソーラーパネルの施工に最適な耐候性結束バンドです。

11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。

塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する除雪地域のメガソーラーでも使用できます。

RoHS10対応品

代替品

	品番 EA475AJ-10 コメント ナイロン66 100本
--	-----------------------------------



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.