
 
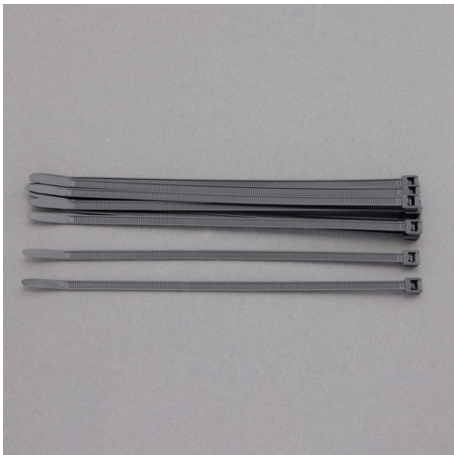


品番：EA475FT-15

品名：150x 3.6mm 結束バンド(高耐候性/10本)



販売価格	210円(税抜)／ 231円(税込)		
カタログ価格	210円(税抜)／231円(税込)		
在庫数	最新在庫: 51 （2026/03/27 05:19現在）		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1115ページ		

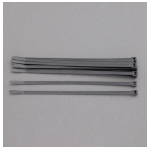

仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	TDK-150
用途	太陽光パネル架台でのケーブル配線・固定に最適な耐候性結束バンド	全長	150mm
幅	3.6mm	厚み	1.2mm
最大結束径	35mm	ループ引張強度	18kgf
材質	11ナイロン	使用温度範囲	-40～100℃
難燃規格	UL94 HB(ナイロン)	入数	10本

ソーラーパネルの施工に最適な耐候性結束バンドです。

11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。

塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでも使用できます。

RoHS10対応品

代替品

	品番 EA475AJ-15 コメント 110x66 100本
--	---



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.