
 
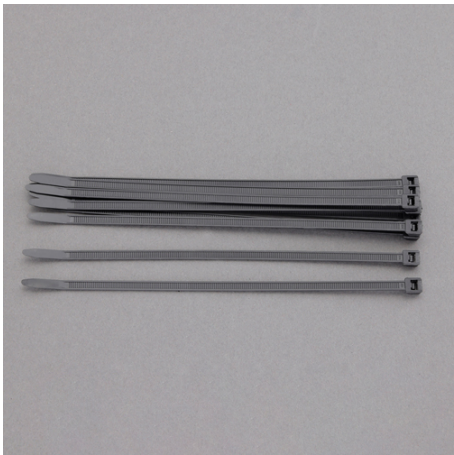


品番：EA475FT-30

品名：300x 4.8mm 結束バンド(高耐候性/10本)



販売価格	1,080円(税抜)／1,188円(税込)		
カタログ価格	1,080円(税抜)／1,188円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/13 07:38現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ			

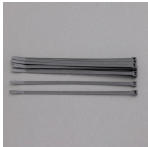

カタログ訂正 24/01/30 ●UL規格認定品ではありません。(No.55 1115)

仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	TDK-300
用途	太陽光パネル架台でのケーブル配線・固定に最適な耐候性結束バンド	全長	300mm
幅	4.8mm	厚み	1.3mm
最大結束径	80mm	ループ引張強度	22kgf
材質	11ナイロン	使用温度範囲	-40～100℃
難燃規格	UL94 HB(ナイロン)	入数	10本

ソーラーパネルの施工に最適な耐候性結束バンドです。

11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。

塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでも使用できます。

RoHS10対応品

代替品

品番	EA475AJ-30
コメント	ナイロン66 100本



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.