


品番：EA475FT-38

品名：380x 4.8mm 結束バンド(高耐候性/10本)

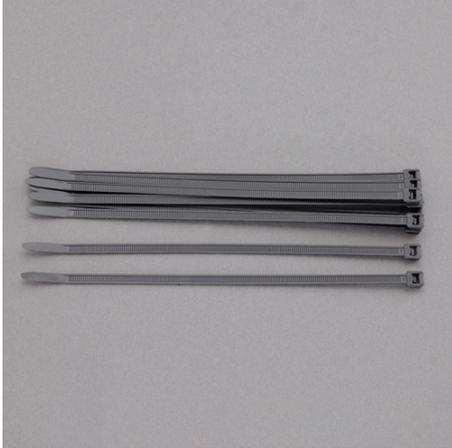

販売価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
カタログ価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/27 05:18現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	TDK-380
用途	太陽光パネル架台でのケーブル配線・固定に最適な耐候性結束バンド	全長	380mm
幅	4.8mm	厚み	1.3mm
最大結束径	102mm	ループ引張強度	22kgf
材質	11ナイロン	使用温度範囲	-40~100℃
難燃規格	UL94 HB(ナイロン)	入数	10本

ソーラーパネルの施工に最適な耐候性結束バンドです。

11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。

塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでも使用できます。

RoHS10対応品

#### 代替品

	品番	EA475AJ-38
	コメント	100x66 100本



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.