
 


品番 : EA475FX-130

品名 : 301x4.8mm 結束バンド<sup>®</sup>(金属・X線検出用/100本)

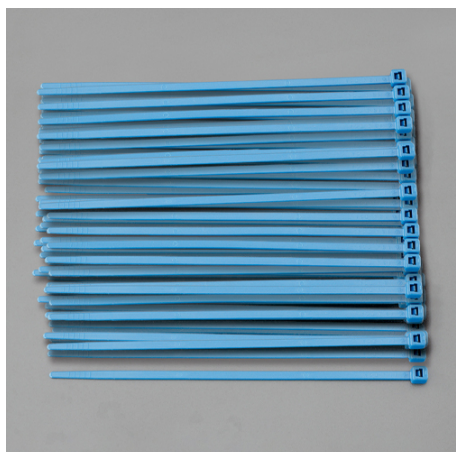

販売価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
カタログ価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 15:26現在)		
商品入数	100	販売単位	袋
カタログページ	1116ページ		



#### 仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	MCTXR300-BLU
結束径	φ 10.0~80.0mm	全長	301mm
幅	4.8mm	厚み	1.5mm
ループ引張強度	150N(15.30kgf)	使用温度範囲	-40~+85℃
材質	66ナイロン・鉄系成分	色	青
入数	100本		

金属検出機とX線検出機の両方で検出が可能になり、食品製造現場での異物混入対策に効果的

X線検出機において、特に優れた検出感度を発揮します。

食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的

食品衛生法適合品

RoHS適合品

#### 代替品

品番	EA475FT-130
コメント	メーカー違い。仕様ほぼ同じ。



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.