



品番：EA475GH-77

品名：結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個)

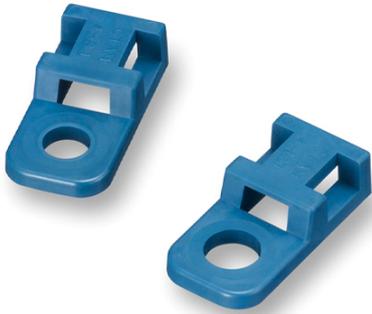

販売価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
カタログ価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/07/28 22:43現在)		
商品入数	20	販売単位	袋
カタログページ	1162ページ		

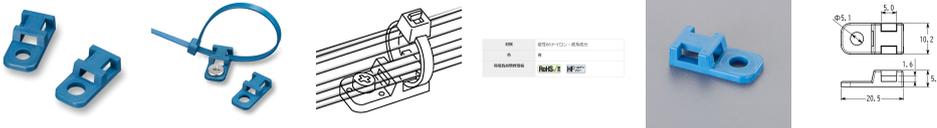

仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	MCXRCTAM2-BLU
適合バンド幅	2.5~4.8mm	サイズ	20.5×10.2×5.1(H)mm
穴径	5.1mm	適用ビス	M5
使用温度範囲	-40~+85℃	色	青
材質	変性66ナイロン・鉄系成分	入数	20個

金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具

金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能

メタルコンテンツタイと同じ材料で成形された配線固定具のアンカーマウント・タイプ

縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。

食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的

RoHS適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.