 
 



品番：EA475GH-81

品名：結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個)



販売価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
カタログ価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/26 15:27現在)		
商品入数	20	販売単位	袋
カタログページ	1118ページ		

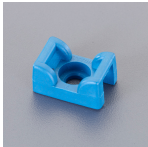

仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	MCXRKR5G5-BLU
適応バンド幅	2.5~4.7mm	サイズ	15.1×9.6×6.9mm
穴径	4.5mm	適用ビス	M4
使用温度範囲	-40℃~+85℃	色	青
材質	変性66ナイロン・鉄系成分	入数	20個

メタルコンテンツタイと同じ材料で成形された配線固定具のタイマウント・タイプ

台座形状のため、配線をしっかりと保持することができます。

金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具
食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的

金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能

RoHS適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.