


品番：**EA490M-5**

品名：F5/8"xF5/8" パックレスバルブ

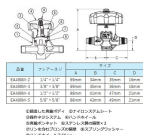

販売価格	<b>25,900円</b> (税抜) / 28,490円 (税込)		
カタログ価格	25,900円 (税抜) / 28,490円 (税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/05/26 14:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0027ページ		



3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます

#### 仕様

接続径 (フレアー)	5/8"×5/8"	耐圧	3.5MPa
適用冷媒	R12・R22・R134a・R404A・R407C	全長	88mm
重量	480g	使用温度範囲	-40~149℃
材質	真鍮		

矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。

3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。

摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、十分なサイズの穴があります。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.