


品番 : EA495MD-7

品名 : 7/8" サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付)

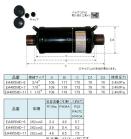

販売価格	10,400円(税抜)／11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜)／11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/15 01:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0028ページ		



34ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります。

仕様

適用冷媒	R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A					
フィルタードライヤーやバルブをロウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げて下さい。						
ロウ付タイプ						
サービスポート付						
サイズ	7/8"	安全使用圧力	3.4MPa			
温度範囲	-40~71°C					
矢印の方向に取り付けて下さい。						
サクションライン(気体側・低圧側)						
25ミクロンのごみを保持(アルミナ:30% molecular sieve:70%)						
粉体塗装						
UL/cUL規格合格						
アスベストは使用されていません。						

代替品



品番 EA495MD-6
コメント 3/4"になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.