


品番：EA495MG-3

品名：3/8" ヒートポンプドライヤー(口付)



販売価格	8,340円(税抜) / 9,174円(税込)		
カタログ価格	8,340円(税抜) / 9,174円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 05:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0028ページ		

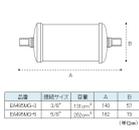

品名	接続サイズ	全長	A	B
EA495MG-3	3/8"	143mm	143	52
EA495MG-3	3/8"	100mm	102	35

両方向でご使用になれます

仕様

適用冷媒	R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A	安全使用圧力	4.1MPa
ヒートポンプエアコン用			
両方向でご使用になれます。			
口付タイプ			
接続サイズ	3/8"×3/8"	温度範囲	-40~71℃
アスベストは使用されていません。			
●フィルタードライヤーやバルブを口付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げして下さい。			
内部構造は冷媒の逆流に適応			
UL listed			
全長(mm)	143		

代替品

品番	EA495MG-3A
コメント	変更点:安全使用圧力,全長



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.