


品番：EA496A-5

品名：5/8" 冷凍機用ボールバルブ

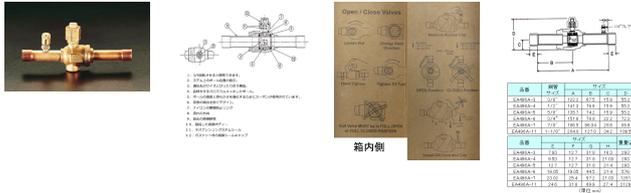

販売価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/03/16 18:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0027ページ		



管の両端が長いので、バルブを分解せずに、取付できます。

仕様

適用冷媒	CFC・HCFC・HFC		
フィルタードライヤーやバルブをロウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げして下さい。			
最高使用圧力	5.3MPa	接続	ロウ付
銅管	5/8"	全長	160mm
使用温度範囲	-40~148℃		
アクセスポート付			
液体、気体いずれかの高圧又は低圧の冷媒管で使用できます。			
管の両端が長いので、バルブを分解せずに、取付できます。			
バルブのボールシールはカーボンを使用したテフロンです。これが普通のテフロンより密閉性を強化し、ボールを長持ちさせます。			
2つのリングステムシールが強力に密閉します。			
シールキャップ内のゴムのガスケットが2重に密閉します。			
内部の高い圧力がステムを圧迫する時、ナイロンワッシャーが摩擦を抑える働きをします。			
流せる方向はボールバルブのボディー側面に矢印で示されています。			

ステムの頂上の矢印を流れの方向に合わせて切替えます。
一方が開いている間、もう一方は閉じています。

ロウづけをする際は内部の構成部品を保護するため、濡らした布などを巻いて、熱を抑えて下さい。

付属のバルブコアをお客様で装着する必要があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.