


品番：EA500BC-60

品名：60mm 3本爪プーラー(喰付強化型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,300円(税抜) / 15,730円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,300円(税抜) / 15,730円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/29 11:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0321ページ | | |

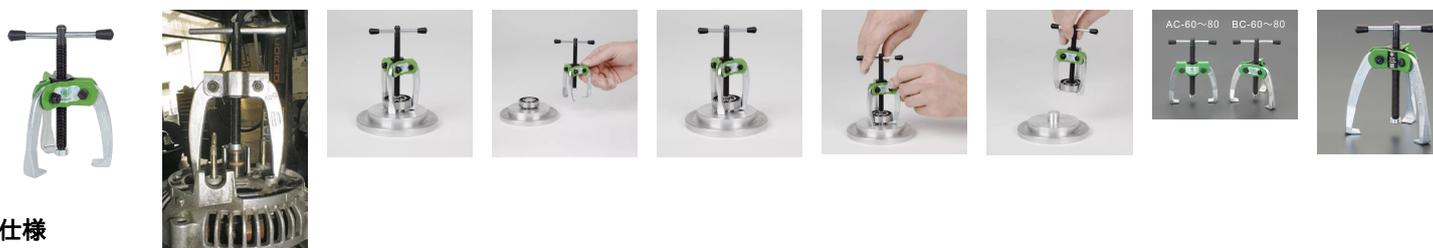

仕様

| | | | |
|---|------------|-----------|--------|
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 43-11 |
| 材質 | ドイツ鋼 | | |
| 軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。 | | | |
| 爪 | 3本 | 最大直径 | 60mm |
| アーム深さ | 50mm | 重量 | 0.26kg |
| 引張強度 | 1.5t | 外抜き能力(mm) | 15-60 |
| 爪懐長(mm) | 10 | 爪厚(mm) | 2-6 |
| 爪幅(mm) | 11 | | |
| 自動求心システムで部品に合わせた素早い調節が可能です。 | | | |
| バッテリーターミナル、小型ベアリング等用に効果的な構造で、滑らず確実な作業ができます。 | | | |
| 場所を取らない設計なので、バッテリーやモーター等に便利です。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.