


品番：EA506AD-25B

品名：540x352x111mm/14.4L コンテナ

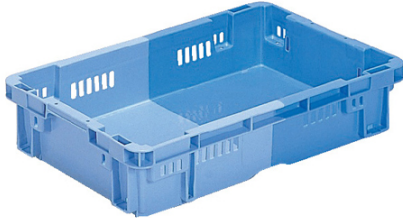

販売価格	2,790円(税抜) / 3,069円(税込)		
カタログ価格	2,790円(税抜) / 3,069円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/28 10:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1574ページ		



#### 仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	101451-00
商品名	SNコンテナC#14S	容量	14.4L
外寸(mm)	540×352×111(H)	材質	ポリプロピレン
内寸(mm)	498×310×97	有効内寸	486×298×89mm
圧縮荷重	15.88kN(1620kgf)	色	ブルー/ライトブルー
重量(g)	1060	ネスティングの高さ	57mm
底面形状	定型の分類には属さない底面形状です。		

#### 180°回転により同色でスタッキング

2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。

両短辺ラベル剥離用シボ面有

積み重ね可能

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.