


品番：EA506AE-25


品名：630x230x243mm/26.7L ハイテク折コン/ESD

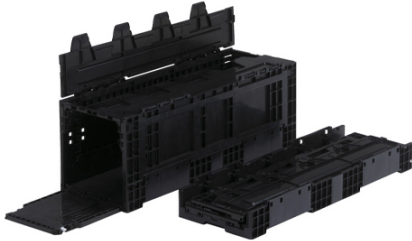

販売価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
カタログ価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/07/06 08:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0699ページ1581ページ		



ESDとは
ESDとは静電気を放電するよう設計です。
静電気の発生を防止するために、ESD対応の
材料を使用しています。

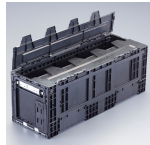

積み重ね可能

仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	558130
商品名	オリコンラックEP26B-FT(短側扉あり)	容量(L)	26.7
外寸(mm)	630×230×243(H)	内寸(mm)	605×210×210(H)
有効内寸(mm)	605×210×210(H)	圧縮荷重	10.00kN(1020kgf)
底面形状	格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。	材質	導電性PP
色	ブラック		
片短辺回転扉付			
積み重ね可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.