


品番 : EA508TC-58A

品名 : 276x383x246mm/17.0L 密閉保存容器

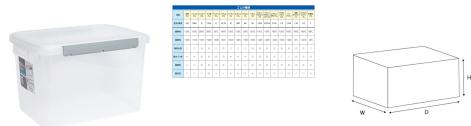

販売価格	2,720円(税抜) / 2,992円(税込)		
カタログ価格	2,720円(税抜) / 2,992円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/02/22 19:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アスペル(ASVEL)	型番	NF-45
商品名	ユニックス	サイズ	外寸:276(W)×383(D)×246(H)mm 内寸:195(W)×295(D)×225(H)mm
容量	17.0L	材質	本体・フタ:ポリプロピレン 止め具:ABS樹脂 パッキン:シリコンゴム
耐熱温度	本体・フタ:-20~110°C 止め具:-30~80°C パッキン:-40~80°C		
Ag抗菌仕様			
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き			
フタは2点パッチンロック式			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.