


品番 : EA510H-1

品名 : 12- 35mm スライドハンマーブーラー

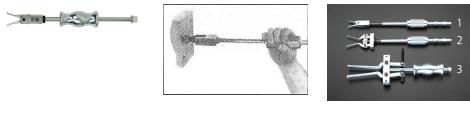

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 40,200円(税抜) / 44,220円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 40,200円(税抜) / 44,220円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/12/17 08:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0330ページ                      |      |   |



#### 仕様

|  |            |           |       |
|--|------------|-----------|-------|
| メーカー   | KUKKO(クッコ) | 型番        | 224-1 |
| スライドハンマー式  |            |           |       |
| 適応穴径   | 12~35mm    | 適応深さ      | 25mm  |
| 全長   | 520mm      | 材質        | ドイツ鋼  |
| 重量(kg)   | 1.77       | スライド幅(mm) | 305   |
| ジャーナルベアリング、パイロットベアリング、ベアリングレース等の引き抜き作業に。                   |            |           |       |
| 先端のツメを部品の内側にひっかけて、ナットを締めてツメを固定してからハンマーをスライドさせて部品を引き抜いて下さい。 |            |           |       |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.