


品番：EA519E-25

品名：254mm 油圧式タイヤビードブレーカー

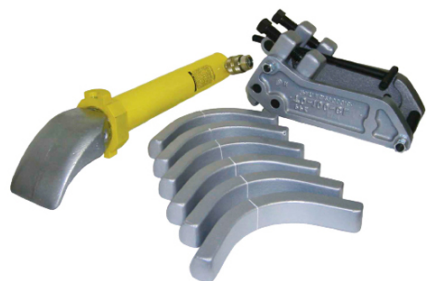

販売価格	395,600円(税抜) / 435,160円(税込)		
カタログ価格	395,600円(税抜) / 435,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 10:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

<セット内容>	・ストロークラムアセンブリ ・フレームアセンブリ ・ウェッジ	リムサイズ	25~51" (635~1295mm)の5ピースリム
最大加圧能力	9.1t	ストローク	254mm
先幅	約95mm(ストロークラム)	全長	584mm
最大圧力	68.9MPa	重量	31kg

ボールやビード落とし用ポケットがない、25~51インチ(635~1295mm)の5ピースリムに使用可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.