


品番：EA520AB-102

品名：600x400mm/150kg トレー(連結型/エラストマー車輪)



販売価格	9,160円(税抜)／10,076円(税込)		
カタログ価格	9,160円(税抜)／10,076円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/05/19 02:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1702ページ		

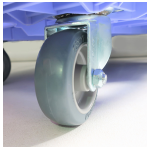

仕様

メーカー	ナンシン	型番	PD-406-3E
積載均等耐荷重	150kg	荷台サイズ	600×400mm
床高さ	120mm	車輪径	75mm(4輪自在)
荷台材質	ポリプロピレン	キャスター	エラストマー
重量	3.4kg		
エラストマー車 耐薬品性があり、床にタイヤ跡がつきにくい。			
すべり止めパット付			
段積みで省スペース			
つめを差込むだけで簡単に縦・横連結が可能			
縦横連結したままで段積み保管も可能			
連結方法 連結穴に突起部分を差し込み、しっかり連結されていることを確認してからご使用ください。			
スタッキング方法 キャスターの車輪が凹部にはまるように真上から置いてください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.