


品番：EA520AB-122

品名：900x450mm ドーリー(連結型/すべり止め付)

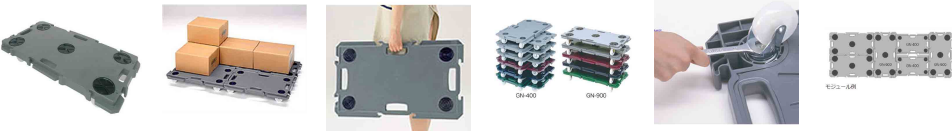

販売価格	15,200円(税抜)／16,720円(税込)		
カタログ価格	15,200円(税抜)／16,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/19 07:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1719ページ		



仕様

メーカー	矢崎化工	型番	GN-900
積載均等耐荷重	200kg	荷台サイズ	900×450mm
床高さ	115mm	車輪	自在×5
車輪径	75mm(ナイロン車輪)	重量	5.5kg
材質	荷台:ポリプロピレン キャスター:スチール、ナイロン	カラー	ダークグレー

搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。
縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。
軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。
取っ手が付いて持ちやすい構造です。
荷台には荷物の滑り止めのゴムが付いています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.