


品番：EA520BN-51A

品名：795x455mm/150kg 運搬車(クローラー式)



「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。

販売価格	168,000円(税抜) / 184,800円(税込)		
カタログ価格	168,000円(税抜) / 184,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/24 17:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1707ページ		

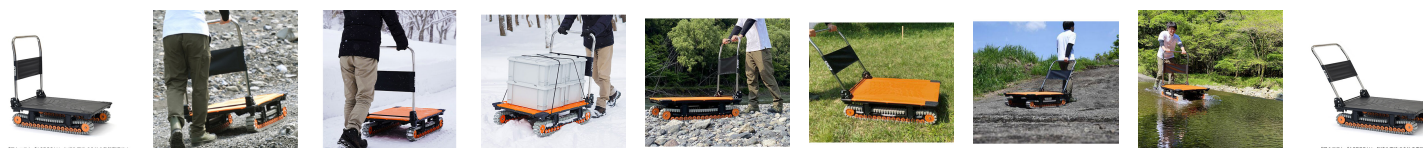

仕様

メーカー	矢崎化工	型番	SC-9060AX BL
積載均等耐荷重	150kg	荷台サイズ	795×455mm
押手高さ	940mm	サイズ	928(W)×617(D)×940(H)mm
ベルト幅	108mm	荷台材質	プラスチック、ゴム
重量	17.5kg	材質	ハンドル: ステンレス、スチール、プラスチック 走行ユニット(アクロスユニット): プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)
カラー	ブラック	制限速度	5km/h 以下
乗り越え段差許容高さ	CLASSIC/FLEXIBLE モード: 4cm POWER モード: 5cm	使用温度範囲	-10℃~50℃

クローラー式

取手折りたたみ式

キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。

段差や土・砂・雪などキャストが苦手な路面もスムーズに進むことができます。

接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能で、キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。

悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニット(クローラー)を取り付けた押手を折りたたむことができる搬送台車です。

※「ACROS」「アクロス」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.