



品番：EA520BT-12

品名：480x340mm/ 60kg 電動運搬車(階段用)

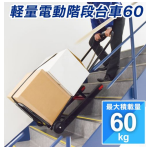

販売価格	161,000円(税抜)／177,100円(税込)		
カタログ価格	161,000円(税抜)／177,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/14 16:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1698ページ		

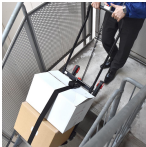

仕様

メーカー	サンコー (THANKO)	型番	ELECTRSL
積載均等耐荷重	60kg	荷台サイズ	480×340mm
押手高さ	930～1520mm	バッテリー	24V 6400mAh
充電時間	約3時間	連続使用時間	約40分 (60kg積載時)
床高さ	0mm (こちらの製品は傾けて使いますので立てた状態だと0mmです)	車輪径	約120mm
重量	15kg	車輪数	2個
モーター出力	24V 80W	充電器	入力:100-240V,50/60Hz 2.0A 出力:29.4V 2A 58.8W
使用耐久目安	6階建ての階段を一回上がって下りて (1日1回)、1800回程度	サイズ	480×930～1520×295mm
ハンドルボール	4段階調節 (最大540mm延長)	最大階段角度	35度
昇降速度	上昇時:30段/分 下降時:30段/分	注意事項	車輪にグリスを多めに塗っている兼合 いで商品全体に付着している場合があり ますが、拭いていただければ問題あり ません。
付属品	荷締めベルト (バックル含む)、充電ア ダプター (A/B)、日本語取扱説明書		

軽量・コンパクトだけどパワフル。

ハンドルは伸縮できます

簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.