


品番：EA520FD-11

品名：590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)

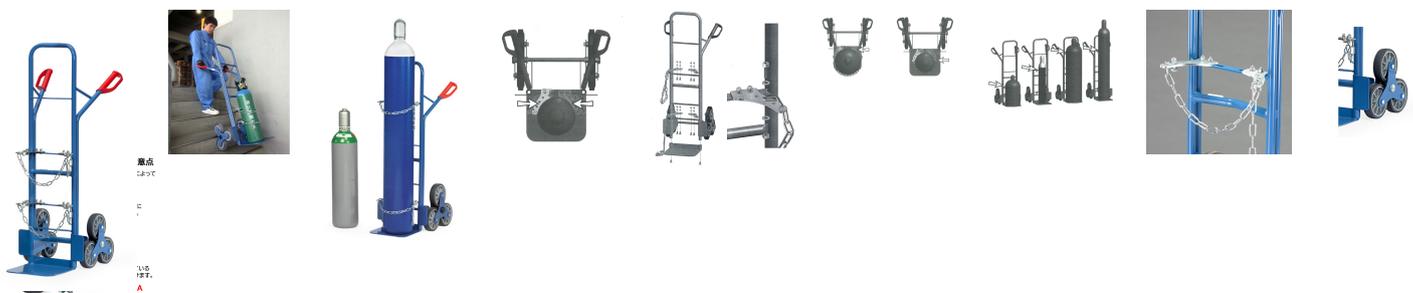

販売価格	90,100円(税抜) / 99,110円(税込)		
カタログ価格	90,100円(税抜) / 99,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 42 (2026/05/15 08:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0071ページ1650ページ		



階段での運搬が簡単なボンベ用ハンドトラック

### 仕様

積載均等耐荷重	200kg	積載可能ボンベサイズ	φ 300mm
荷台サイズ	320×270mm	チェーン位置の高さ	230mm、380mm、670mm、980mm
全高	1300mm	全幅	590mm
車輪径	φ 160	車輪幅	40mm
重量	22kg	材質	本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)

階段での運搬が簡単。

3つの車輪が左右に付いており、湾曲したトップハンドルにより階段での運搬をサポートします。

4段階の高さに調節可能なホルダーと長さ調節可能なチェーンでボンベをしっかりと固定し様々なボンベを運ぶことが可能です。

階段を下りるときは必ずトラックを前にして移動し、階段を上るときは必ずトラックを上から引っ張って移動してください。

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.