


品番：EA520YH-2

品名：200kg/75-1200mm 手動式パワーリフター

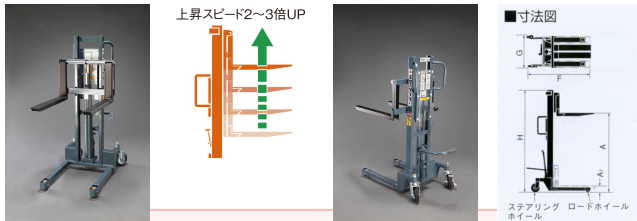

販売価格	122,000円(税抜) / 134,200円(税込)		
カタログ価格	122,000円(税抜) / 134,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 06:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

耐荷重	200kg	フォークサイズ	550×60mm
テーブル高	1200mm	車輪径	125mm(ステアリングホイール)、 75mm(ロードホイール)
タイヤ材質	ゴム(ステアリングホイール)、 ウレタン(ロードホイール)	重量	53kg
ストローク	1125mm	サイズ(A1)	75mm
サイズ(A)	1200mm	サイズ(F)	935mm
サイズ(G)	530mm	サイズ(H)	1550mm
踏込数	24回、12回(軽負荷時)		

軽負荷時はフォークの上昇スピードが2~3倍になり作業効率アップできます。

ポンプペダル付

一定の荷重を超えると、通常スピードに自動切替となる安全設計です。

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.