


品番：EA521TV-15D

品名：150mm 鉄工やすり(3種・3本組/中目)



販売価格	5,080円(税抜) / 5,588円(税込)		
カタログ価格	5,080円(税抜) / 5,588円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 03:06現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0584ページ		

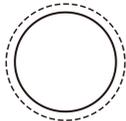

◆断面形状と用途例◆	
名称	主な用途例
平形やすり	平面の仕上げ
半丸形やすり	曲面の内側仕上げ、 平面の外側仕上げ
丸形やすり	丸の内側仕上げ
角形やすり	直角を二面から 仕上げた品
三角形やすり	鋭角の内側・外側 仕上げの仕上げ

仕様

全長	200mm	刃長	150mm
グリップ長	平・半丸:100mm 丸:90mm	粗さ	中目
形状(mm)	平:16×4 半丸:16×4.5 丸:φ6	材質	合金工具鋼(SKS-8)
形状	平・半丸・丸(3本セット)		
複目			
柄付			
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。			
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するやすりです。			
平:工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。			
半丸:パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。			
丸:パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

