


品番：EA521TV-25B

品名：250mm 鉄工やすり(3種・3本組/中目)



販売価格	8,430円(税抜) / 9,273円(税込)		
カタログ価格	8,430円(税抜) / 9,273円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/10 03:06現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0584ページ		

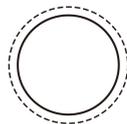

◆断面形状と用途例◆	
名称 (断面形状)	主な用途例
平形やすり	平面の仕上げ
半丸形やすり	曲面の内側仕上げ、 平面の外側仕上げ
丸形やすり	丸の内側仕上げ
角形やすり	直角や鋭角部の 仕上げ
三角形やすり	鋭角の内側仕上げ



仕様

全長	310mm	刃長	250mm
グリップ長	平・半丸:125mm 丸:110mm	粗さ	中目
形状(mm)	平:25×6 半丸:25×7 丸:φ10	材質	合金工具鋼(SKS-8)
柄材質	耐衝撃性プラスチック	形状	平・半丸・丸(3本セット)
複目			
柄付			
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。			
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するやすりです。			
平: 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。			
半丸: パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。			
丸: パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

