


品番：EA521TV-300GS

品名：300mm 鉄工やすり(丸/粗目)



販売価格	3,160円(税抜) / 3,476円(税込)		
カタログ価格	3,160円(税抜) / 3,476円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/27 13:17現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0585ページ		

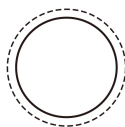

断面形状と用途例	
名称	主な用途例
平面やすり	平面の仕上げ
曲面やすり	曲面の内側仕上げ、 すみの仕上げ
丸形やすり	丸の内側仕上げ
鋭形やすり	鋭角すき込み部の 仕上げなど
三角形やすり	鋭角部の内側仕上げ もろー部の仕上げ



仕様

全長(mm)	370	刃長(mm)	300
グリップ長	125mm	粗さ	粗目
形状(mm)	丸(φ12)	材質	合金工具鋼(SKS-8)
複目			
JIS規格品			
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。			
パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。			
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.