


品番：EA521TV-300HS

品名：300mm 鉄工やすり(丸/中目)



販売価格	3,160円(税抜) / 3,476円(税込)		
カタログ価格	3,160円(税抜) / 3,476円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 03:06現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0585ページ		

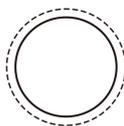

◆断面形状と用途例◆		
名称	断面形状	主な用途例
平面やすり		平面の仕上げ
半丸やすり		曲面の内側仕上げ、 すのこの仕上げ
丸やすり		丸の内側仕上げ
鋭形やすり		鋭角すべり面の 仕上げなど
三角やすり		鋭角の穴の内側を もろーの仕上げ



仕様

全長(mm)	370	刃長(mm)	300
グリップ長	125mm	粗さ	中目
形状(mm)	丸(φ12)	材質	合金工具鋼(SKS-8)
複目			
JIS規格品			
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。			
パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。			
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.