


品番：EA521TV-30B

品名：300mm 鉄工やすり(3種・3本組/中目)



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/13 14:44現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0584ページ		

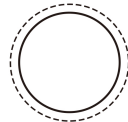

◆断面形状と用途例◆	
名称 (断面形状)	主な用途例
平やすり	平面の仕上げ
半丸やすり	曲面の内側仕上げ、 平面の仕上げ
丸やすり	丸の内側仕上げ
角やすり	鋭角を二面削 り仕上げ
凹角やすり	鋭角の内側削 り仕上げ



仕様

全長	370mm	刃長	300mm
グリップ長	平・半丸:125mm 丸:110mm	粗さ	中目
形状(mm)	平:30×7 半丸:30×8.5 丸:φ12	材質	合金工具鋼(SKS-8)
柄材質	耐衝撃性プラスチック	形状	平・半丸・丸(3本セット)
複目			
柄付			
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。			
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するやすりです。			
平: 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使います。			
半丸: パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使います。			
丸: パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使います。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

