

 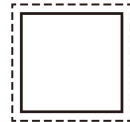


品番：EA521TW-30B

品名：300mm 鉄工やすり(5種・5本組/中目)

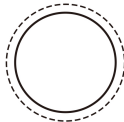

販売価格	18,800円(税抜) / 20,680円(税込)		
カタログ価格	18,800円(税抜) / 20,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 14:34現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0584ページ		



仕様

全長	370mm	刃長	300mm
グリップ長	平・半丸・角・三角:125mm 丸:110mm	粗さ	中目
形状(mm)	平:30×7 半丸:30×8.5 丸:φ12 角:12 三角:20	材質	合金工具鋼(SKS-8)
柄材質	耐衝撃性プラスチック	形状	平・半丸・丸・角・三角(5本セット)
複目			
柄付			
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。			
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するやすりです。			
平・角:工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。			
半丸:パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。			
丸:パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。			
三角:V溝を削りたいとき、底面だけ削りたいときに使用します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.